

SMA・SMBコネクタハーネス

即出荷 片端コネクタ付き



型式	全長(m)
SMA-P1.5D	1.5

ココが特長 片端SMA・SMBストレートプラグ付きハーネス!
●長さ違い品をお求めの場合は [Q2390ページ](#)



1本から注文OK!


本数条件	出荷日
1~20本	翌日(当日)
21本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

1~49本	基準単価
50~74本	5%
75~99本	10%
100本~	18%

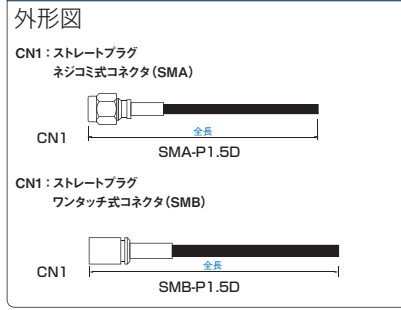

型式	CN1	CN2	使用ケーブル	色	インピーダンス	全長(m)						
						0.3	0.5	1	1.5	2	3	5
SMA-P1.5D	SMAストレートプラグ	なし	1.5D2V	灰	50Ω	¥1,632	¥1,650	¥1,687	¥1,742	¥1,779	¥1,871	¥1,890
SMB-P1.5D	SMBストレートプラグ					¥1,300	¥1,318	¥1,364	¥1,410	¥1,456	¥1,548	¥1,732

型式	CN1コネクタ仕様			ケーブル仕様							ハーネス全体 使用温度 範囲	
	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	型式 (Q4704相当品)	タイプ	インピー ダンス	外径 (mm)	外皮 材質	波長 短縮率	周波数 帯域		定格電圧 AC/V
SMA-P1.5D	SMAストレートプラグ	黄銅/ニッケル	黄銅/金	1.5D2V	JIS 規格	50Ω	2.9	PVC	67%	DC 2GHz	480V 250V	-20~ +60°C
SMB-P1.5D	SMBストレートプラグ		ベリリウム銅/金									

*全長の公差は、全長と同じ±全長の105%となります。

即出荷 両端コネクタ付き



型式	全長
SMA-PP1.5D	1.5

ココが特長 両端SMA・SMBストレートプラグ付きハーネス!
●長さ違い品をお求めの場合は [Q2390ページ](#)



1本から注文OK!


本数条件	出荷日
1~20本	翌日(当日)
21本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

1~49本	基準単価
50~74本	5%
75~99本	10%
100本~	18%

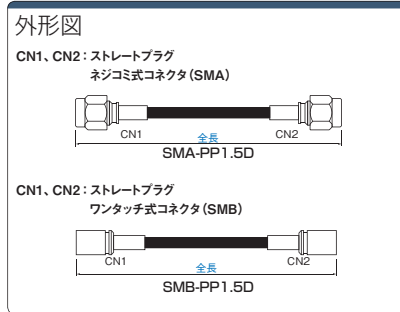

型式	CN1	CN2	使用ケーブル	色	インピーダンス	全長(m)						
						0.3	0.5	1	1.5	2	3	5
SMA-PP1.5D	SMAストレートプラグ	SMAストレートプラグ	1.5D2V	灰	50Ω	¥2,304	¥2,322	¥2,369	¥2,406	¥2,451	¥2,535	¥2,700
SMB-PP1.5D	SMBストレートプラグ	SMBストレートプラグ				¥1,705	¥1,724	¥1,769	¥1,806	¥1,853	¥1,935	¥2,101

型式	CN1コネクタ仕様			CN2コネクタ仕様			ケーブル仕様							ハーネス全体 使用温度 範囲	
	使用コネクタ	本体材質/ メッキ	コンタクト材質/ メッキ	使用コネクタ	本体材質/ メッキ	コンタクト材質/ メッキ	型式 (Q4704相当品)	タイプ	インピー ダンス	外径 (mm)	外皮 材質	波長 短縮率	周波数 帯域		定格電圧 AC/V
SMA-PP1.5D	SMAストレートプラグ	黄銅/ニッケル	黄銅/金メッキ	SMAストレートプラグ	黄銅/ニッケル	黄銅/金メッキ	1.5D2V	JIS 規格	50Ω	2.9	PVC	67%	DC 2GHz	480V 250V	-20~ +60°C
SMB-PP1.5D	SMBストレートプラグ	黄銅/ニッケル	ベリリウム銅/金	SMBストレートプラグ	黄銅/ニッケル	ベリリウム銅/金									

*全長の公差は、全長と同じ±全長の105%となります。

コネクタ
ハーネス

同軸
ハーネス

同軸コネクタ
変換ハーネス

BNC
コネクタハーネス

SMA・SMB
コネクタハーネス

コネクタ変換・
高周波同軸
コネクタハーネス

2011.9
2012.8

2394