


# 同軸コネクタ変換ハーネス

## BNC↔SMA BNC↔SMB変換ハーネス



型式	全長(m)
BNSMA-PP1.5D	0.5

- ココが特長** **ストレートタイプの同軸変換ハーネス!**
- BNCからSMA, BNCからSMBへ変換する同軸ハーネスです。
  - 長さ違い品をお求めの場合は **Q2389ページ**

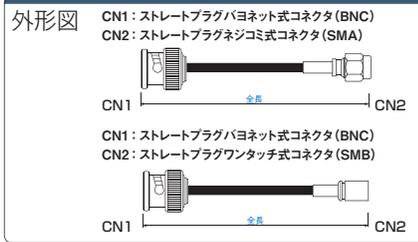

**1本から注文OK!**

本数条件	出荷日
1~20本	翌日(当日)
21本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

1~49本	基準単価
50~74本	5%
75~99本	10%
100本~	18%

型式	CN1	CN2	使用ケーブル	色	インピーダンス	全長(m)						
						0.3	0.5	1	1.5	2	3	5
BNSMA-PP1.5D	BNCストレートプラグ	SMAストレートプラグ	1.5D2V	灰	50Ω	¥2,425	¥2,444	¥2,493	¥2,532	¥2,580	¥2,668	¥2,842
BNSMB-PP1.5D	BNCストレートプラグ	SMBストレートプラグ				¥2,115	¥2,134	¥2,173	¥2,221	¥2,260	¥2,357	¥2,532

型式	CN1コネクタ仕様			CN2コネクタ仕様			ケーブル仕様							ハーネス全体	
	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	型式 (Q4704相当品)	タイプ	インピーダンス	外径(mm)	外皮材質	波長短縮率	周波数帯域		定格電圧AC/V
BNSMA-PP1.5D	BNCストレートプラグ	銅/ニッケル	銅/金	SMA型プラグ	銅/ニッケル	銅/金	1.5D2V	JIS規格	50Ω	2.9	PVC	67%	DC 2GHz	480V	-20~+60C
BNSMB-PP1.5D	BNCストレートプラグ	銅/ニッケル	銅/金	SMB型プラグ	銅/ニッケル	銅/金	1.5D2V	JIS規格	50Ω	2.9	PVC	67%	DC 2GHz	250V	-20~+60C

※全長の公差は、全長と同じ±全長の105%となります。

# 高周波同軸コネクタハーネス

## 18GHz・26GHzタイプ



高周波



**1本から注文OK!**


- ココが特長** **マイクロ波 (DC~18GHz) 対応SMAハーネス!**
- 高周波用(26GHz)もラインナップしました(SMKコネクタ)。
  - MIL-C-39012準拠
  - 柔軟性のあるフレキシブルケーブルを使用しています。
  - 位相が安定しています。

本数条件	出荷日
1~9本	7日目
10本~	都度見積

非在庫品

お値引き

1~49本	50~74本	75~99本	100本~
基準単価	5%	10%	18%

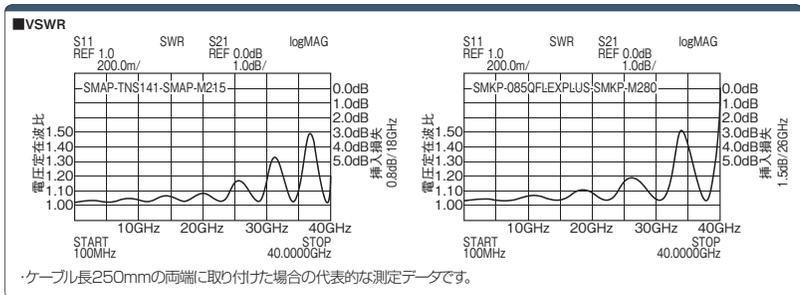

型式	ハーネス仕様					コネクタ仕様(プラグ)			ケーブル仕様					
	周波数帯域	インピーダンス	定格電圧	使用温度範囲	VSWR(max)	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	型式	タイプ	外皮材質	外径(mm)	最小曲半径(mm)	波長短縮率
SMA18G-PP-QFXP	0~18GHz	50Ω	250V	-20~+80C	1.25	SMA-P	SUS/パジバット	黄銅/金	141QFLEXPLUS	フレキシブルケーブル	PE	4.57	28	70.70%

※全長の公差は、全長と同じ±全長の105%となります。



型式	全長(m)
SMA18G-PP-QFXP	0.25

型式	全長(m)			
	0.25	0.5	1	1.5
SMA18G-PP-QFXP	¥7,500	¥8,400	¥10,000	¥11,700

2011.9  
▼  
2012.8

2395