

ミスミ

即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き



ココが特長

片端SMA・SMBストレートプラグ付きケーブル!
●長さ違い品をお求めの場合は [0825ページ](#)

在庫品


RoHS

お値引き	
数量	通常単価
1~49本	5%
50~74本	10%
75~99本	18%
100本~	



型番	全長 (m)
SMA-P1.5D	1.5

外形図

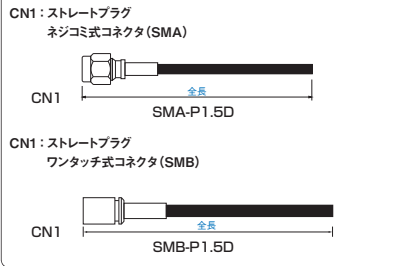

1本単位

型番	CN1	CN2	使用ケーブル	色	インピーダンス	¥通常単価						
						全長 (m)						
SMA-P1.5D	SMAストレートプラグ	なし	1.5D2V	灰	50Ω	0.3	0.5	1	1.5	2	3	5
SMB-P1.5D	SMBストレートプラグ					1,632	1,650	1,687	1,742	1,779	1,871	1,890
SMA-P1.5D	SMAストレートプラグ	なし	1.5D2V	灰	50Ω	0.3	0.5	1	1.5	2	3	5
SMB-P1.5D	SMBストレートプラグ					1,300	1,318	1,364	1,410	1,456	1,548	1,732

型番	CN1 コネクタ仕様				ケーブル仕様							ケーブル全体 使用温度範囲	
	使用コネクタ	コネクタ型番	本体材質/メッキ	コネクタ材質/メッキ	型番 (01666相当品)	タイプ	インピーダンス	外径 (mm)	外皮材質	波長短縮率	周波数帯域		定格電圧 AC/V
SMA-P1.5D	SMAストレートプラグ	089-FZ01A	黄銅/ニッケル	黄銅/金	1.5D2V	JIS規格	50Ω	2.9	PVC	67%	DC ↓ 2GHz	480V	-20~ +60℃
SMB-P1.5D	SMBストレートプラグ	080-N941B	黄銅/ニッケル	ベリリウム銅/金	1.5D2V	JIS規格	50Ω	2.9	PVC	67%	DC ↓ 2GHz	250V	-20~ +60℃

※全長の公差は、全長と同じ±全長の105%となります。

ミスミ

高周波同軸 コネクタ付ケーブル 18GHz



(18GHz)

ココが特長

マイクロ波 (DC~18GHz) 対応SMAケーブル!
●MIL-C-39012準拠
●柔軟性のあるフレキシブルケーブルを使用しています。
●位相が安定しています。



高周波

7 日目出荷

RoHS

お値引き			
数量	通常単価	数量	通常単価
1~49本	5%	75~99本	18%
50~74本	10%	100本~	

外形図

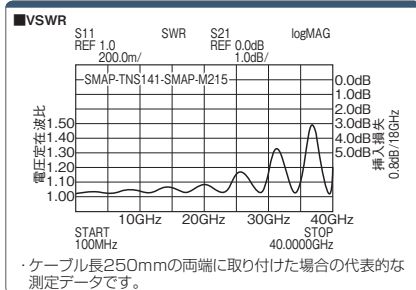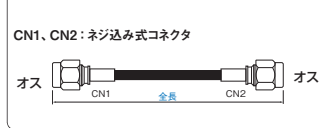

製造元: コウエツ精機(株) 販売元: ミスミ

型番	製品特性				コネクタ仕様 (プラグ)			ケーブル仕様						
	周波数帯域	インピーダンス	定格電圧	使用温度範囲	VSWR (max)	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コネクタ材質/メッキ	型番	タイプ	外皮材質	外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	波長短縮率
SMA18G-PP-QFXP	0~18GHz	50Ω	250V	-20~+80℃	1.25	SMA-P	SUS/パッシブ	黄銅/金	141QFLEXPLUS	フレキシブルケーブル	PE	4.57	28	70.70%

※全長の公差は、全長と同じ±全長の105%となります。

1本単位




型番	全長 (m)
SMA18G-PP-QFXP	0.25

型番	¥通常単価			
	全長 (m)			
SMA18G-PP-QFXP	0.25	0.5	1	1.5
SMA18G-PP-QFXP	7,500	8,400	10,000	11,700

同軸コネクタ付ケーブル
低周波計測用ケーブル

ミスミ

汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ

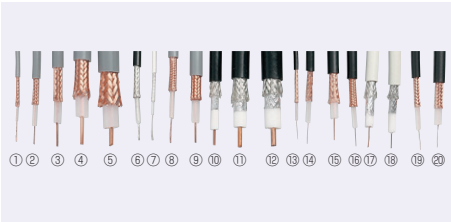

ココが特長 50Ω/75Ωの同軸ケーブルを揃えました



ご注意

・ご注文の際に指定長と数量を混同されないようご注意ください。
 ・映像・音声信号用以外の用途には使用できません。
 ・標準減衰量については、OP1672にてご確認ください。

3 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

 
急 ストックA

巻末-9
 翌日出荷 ¥500/本
 ストック出荷については価格欄記載のOKマークの商品に限ります。

RoHS



Order 注文例



※「(」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「|」: セロ、「|」: オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認ください。

使用温度範囲	-20~60℃
曲げ半径	仕上外径×4倍(固定部のみ) ※RG188AUは8倍

※RG-188AUの耐熱温度は-70~250℃です。

仕様

特徴	写真	型番	全長 (m)	特性インピーダンス Ω (10MHz)	導体			誘電体		外部導体1		外部導体2		外部導体3		シース			電気的特性				質量 kg/m
					材質	構成本/mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	色	外径約mm	導体抵抗 Ω/km (20℃)	総線特性 MΩ/km	耐電圧 V/分	波長短縮率 %	静電容量 Nf/km	
汎用	①	1.5D-2V	10 20 50 100 (一巻)	50	AC	7/0.18	PE	1.6	AC	2.2	—	—	—	PVC	灰色	3	110	1000	1000	66	104	18	
	②	3D-2V			AC	7/0.32	PE	3	AC	3.7	—	—	—	PVC	灰色	5.3	33.3	1000	1000	66	100	44	
	③	5D-2V			AC	1/1.4	PE	4.8	AC	5.5	—	—	—	PVC	灰色	7.3	11.7	1000	1000	66	100	81	
	④	8D-2V			AC	1/2.3	PE	7.8	AC	8.7	—	—	—	PVC	灰色	11.1	4.23	1000	1000	66	100	101	
	⑤	10D-2V			AC	1/2.9	PE	9.7	AC	10.7	—	—	—	PVC	灰色	13.1	2.67	1000	1000	66	102	260	
RGタイプ	⑥	RG-58AU			TAC	19/0.18	PE	2.9	TAC	3.6	—	—	—	PVC	黒	5	40.7	1000	1000	67	102	40	
	⑦	RG-188AU			SCW	7/0.17	TFE	2	S	2	—	—	—	TFE	白	2.6	292.9	—	2000	70	98	18	
二重シールド	⑧	3D-2W			AC	7/0.32	PE	3	AC	3.7	AC	4.4	—	—	PVC	灰色	6.4	33.3	1000	1000	66	100	75
高発泡	⑨	5D-2W			AC	1/1.4	PE	4.8	AC	5.5	AC	6.2	—	—	PVC	灰色	8	11.7	1000	1000	66	102	120
	⑩	5D-FB			AC	1/1.8	PEF	5	アルミ	—	TAC	5.7	—	—	PVC	黒	7.5	7.05	1000	1000	79	85	72
	⑪	8D-FB	AC	1/2.8	PEF	7.8	アルミ	—	TAC	8.8	—	—	PVC	黒	11.1	2.86	1000	1000	79	85	166		
	⑫	10D-FB	AC	1/3.5	PEF	10	アルミ	—	TAC	11	—	—	PVC	黒	13	1.83	1000	1000	79	85	237		
	⑬	1.5C-2V	AC	1/0.26	PEF	1.6	AC	2.2	—	—	—	—	PVC	黒	3	968	1000	1000	66	69	18		
汎用	⑭	3C-2V	AC	1/0.5	PE	3.1	ACC	3.8	—	—	—	—	PVC	黒	5.2	91.4	1000	1000	66	67	38		
	⑮	5C-2V	AC	1/0.8	PE	4.8	AC	5.4	—	—	—	—	PVC	黒	7.2	35.9	1000	1000	66	67	66		
	⑯	3C-2W	AC	1/0.5	PE	3.1	AC	3.8	AC	4.5	—	—	PVC	黒	6.5	91.4	1000	1000	66	67	75		
	⑰	S-5C-FB	AC	1/1.5	PEF	5	アルミ	5.1	TAC	5.8	—	—	PVC	白	7.7	21.1	1000	1000	79	56	63		
	⑱	5C-FB-TNL	AC	1/1.5	PEF	4.85	アルミ	5	TAC	5.7	アルミ	—	PVC	白	7.7	21.1	1000	1000	79	56	61		
デジタル放送用	⑲	L-3C2VS	AC	7/0.18	PE	3.1	AC	3.6	—	—	—	—	PVC	黒	5.5	104.8	—	1000	66	67±3	45		
カナレ電気	⑳	L-5C2VS	AC	7/0.26	PE	4.8	AC	5.3	—	—	—	—	PVC	黒	7.4	50.2	—	1000	66	67±3	68		

CW 軟銅より線 AC 軟銅線 ACC 銅覆アルミ合金線 PE ポリエチレン PVC 塩化ビニル アルミ アルミ箔銀付け接着プラスチックテープ
 TFE ぶっ素樹脂 SCW 銀めっき被覆銅線 PEF 発泡ポリエチレン S 銀めっき軟銅線 TAC すすめっき軟銅線

1巻単位



型番	全長 (m)	¥通常単価		通常出荷日	
		全長	100m	通常	3日目
1.5D-2V	100 (一巻)	4,520		3日目 (3巻まで)	OK (5本まで)
3D-2V		5,770			
5D-2V		9,340			
8D-2V		22,670			
10D-2V		31,840			
RG-58AU		7,010			
RG-188AU		58,500			
3D-2W		14,450			
5D-2W		19,660			
5D-FB		10,420			
8D-FB	28,450				
10D-FB	40,080				
1.5C-2V	4,920				
3C-2V	4,550				
5C-2V	6,190				
3C-2W	11,740				
S-5C-FB	5,260				
5C-FB-TNL	6,980				
L-3C2VS	7,800				
L-5C2VS	10,700				

1本単位

型番	全長 (m)	¥指定長単価			通常出荷日	
		50m	20m	10m	通常	翌日 Aストック (プラス500円/本)
1.5D-2V	10 20 50	2,830	1,430	650	3日目 (5本まで)	OK (5本まで)
3D-2V		3,620	1,520	840		
5D-2V		4,870	2,180	1,210		
8D-2V		15,190	7,500	4,750		
10D-2V		21,380	10,520	6,650		
RG-58AU		4,560	1,870	990		
RG-188AU		35,750	15,000	7,880		
3D-2W		9,680	4,770	3,630		
5D-2W		13,200	6,500	4,130		
5D-FB		7,030	3,450	2,180		
8D-FB	19,060	9,420	5,930			
10D-FB	23,890	11,580	7,190			
1.5C-2V	3,070	1,340	710			
3C-2V	2,870	1,240	660			
5C-2V	3,840	1,660	890			
3C-2W	7,960	3,930	2,600			
S-5C-FB	3,360	1,580	1,000			
5C-FB-TNL	5,150	2,030	1,300			
L-3C2VS	5,250	2,840	1,420			
L-5C2VS	7,500	4,060	2,030			

※50・20・10の指定長販売は、5本まで3日日出荷可能です。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号外-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

一般同軸ケーブル
 その他同軸ケーブル