

ミスミ

フック留めチューブ(遮熱・シールド)



ココが特長 内部を保護する遮熱効果を持ったフック留めチューブ

- 遮熱効果でケーブル等を高熱から保護
- フック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- フック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能

耐熱 EMI対策

全長1m
在庫品
全長5m、25m(巻き)
1~3本まで

5日目出荷

RoHS

仕様

材質	シート部	ガラス繊維+シリコンコート(黒色)
	フック部	+アルミ箔(20μm)
厚み	SUS	
使用温度範囲	0.8mm	
色(シート外側)	-50~240℃(連続538分)	
	シルバー	



型番	全長
SZTHR20	5

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中で継ぎ目がある場合がございます。
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

規格表


タイプ	型番	製品幅(±5)	フック間ピッチ(長手方向)	幅方向(±5)	シート端~フック長さ	重量(g/m)
SZTHR	20	90	70	70	10	108.5
	30	115	95	95	10	133.0
	40	146	126	126	10	163.3
	50	175	155	155	10	191.8
	70	241	221	221	10	205.1



全長5m、10m

タイプ	型番	内径φ(mm)	全長(m)	¥通常単価	通常出荷日
SZTHR	1	20	1	3,870	在庫品
		30		4,350	
		40		4,950	
		50		5,500	
		70		6,770	
	5	20	5	17,900	
		30		20,100	
		40		22,900	
		50		25,400	
		70		30,700	

遮熱効果(参考値)

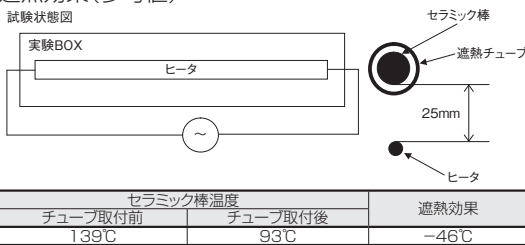


全長25m(巻き)

タイプ	型番	内径φ(mm)	全長(m)	¥通常単価	通常出荷日
SZTHR	25	20	25	74,500	5日目
		30		83,700	
		40		95,200	
		50		106,000	
		70		130,000	

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ

フック留めチューブ(耐熱)

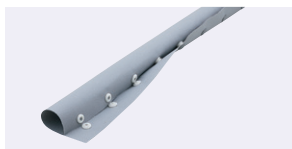

ココが特長 耐熱・耐スパッタータイプのフック留めチューブ

- 高温化での使用が可能な耐熱フック留めチューブ
- フック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- フック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能

難燃 耐熱

全長5m
在庫品
全長10m、30m(巻き)
1~3本まで

5日目出荷

RoHS



ご注意



型番	全長
SZTHH50	5

仕様

材質	シート部	ガラスクロス+チタン系耐熱繊維+シリコン系耐熱バインダ
	フック部	*UL94V-0相当品
厚み	難燃性ナイロン *UL94V-0相当品	
使用温度範囲	0.33mm	
色(シート外側)	-25~150℃(シート部)	
	グレー	

規格表

タイプ	型番	製品幅(±3)	フック間ピッチ(±3)	シート端~フック長さ	重量(g/m)
SZTHH	53	10	53	20(オス側) 10(メス側)	41.0
		15			49.1
		20			55.9
		25			60.4
		30			67.1
	100	100	100	10(メス側)	80.6
		130			94.1
		160			123.4
		225			165.2
		318			165.2



全長5m

タイプ	型番	内径φ(mm)	全長(m)	¥通常単価	通常出荷日
SZTHH	5	10	5	5,500	在庫品
		15		6,200	
		20		6,930	
		25		7,250	
		30		7,840	
	100	100	100	17,800	
		130		17,800	
		160		17,800	
		225		17,800	
		318		17,800	

全長10m、30m(巻き)

タイプ	型番	内径φ(mm)	全長(m)*	¥通常単価	通常出荷日	
SZTHH	10	10	10	9,480	5日目	
				10,700		
				12,000		
				12,500		
				13,600		
				15,400		
				16,000		
				21,800		
				30,400		
				26,600		
	30	30	30	30		30,000
						33,500
						35,000
						37,900
						43,000
						47,600
						61,000
						81,900
						81,900
						81,900

*30mは乱巻きになります。

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご覧ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

セレクションガイド シート型チューブ

シート型チューブは、布状のシートを筒型に丸めて配線の保護に使用されます。シートには使用環境に合わせて使える嵌合部が設けてあり、工業用ビニールテープなどを別途使用せずに固定できる優れた保護部品です。シート型チューブは、以下のガイドを参考ににご選定ください。

主な特長

- ・機器間の配線後に取り付け可能で配線作業が楽になります。
- ・フレキ管などの保護管に比べ柔軟、軽量でハサミで切れます。
- ・耐ノイズ、耐熱、可動部使用など用途に応じて選択可能です。

商品名称	商品型番	シールド対応	固定方式	工具使用	掲載ページ	主な特長
ホック留めチューブ (リバーシブル)	SZTHBG	-	ホック (ボタン)	なし	01798ページ	黒、グレーどちらの面でも使用できるリバーシブルタイプのホック留めチューブです。
ホック留めチューブ	SZTHB SZTHG SZTHT	-			01799ページ	安価で工具を使用せずに作業でき、ホック間の隙間から簡単に分岐配線できます。
ホック留めチューブ (アルミ箔シールド)	SZTHS	○			01800ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのホック留めチューブです。
ホック留めチューブ (銅箔シールド)	SZTHC	○			01800ページ	チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたホック留めチューブです。
ホック留めチューブ (遮熱・シールド)	SZTHR	○			01801ページ	内部に伝わる熱を低減する、遮熱効果を持つホック留めチューブです。最高240℃環境下で使用可能です。
ホック留めチューブ(耐熱)	SZTHH	-			01801ページ	耐熱素材を使用したスバツタ耐性も持つホック留めチューブ。最高150℃環境下で使用可能です。
マジックテープチューブ	SZTMB	-	マジックテープ	なし	01802ページ	密閉性が高く工具を使用せずに作業でき、着脱しやすいマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ (アルミ箔シールド)	SZTMS	○			01802ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ (銅箔シールド)	SZTMC	○			01803ページ	チューブ内側が銅箔付の、耐ノイズタイプの屈曲性に優れたマジックテープチューブです。
ジッパーチューブ (工具レス)	SZTZL	-	ジッパー	あり	01804ページ	工具を使用せずに固定できるジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (銅箔シールド・工具レス)	SZTZC	○			01804ページ	チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたジッパーチューブです。
ジッパーチューブ	SZTZB	-			01805ページ	高い嵌合強度を持ち長尺の結束に最適なジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (アルミ箔シールド)	SZTZS	○			01805ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (編組シールド・可動部用)	SZTZSB	○			01806ページ	チューブ内側に編組シールド付きの耐ノイズタイプ・可動部使用に適したジッパーチューブです。

- 汎用チューブ
- 編組チューブ
- スパイラルチューブ
- シート型チューブ
- 熱収縮チューブ

ミスミ

ホック留めチューブ(リバーシブル)



ココが特長 黒・グレーどちらの面でも使えるホック留めチューブ

- 難燃性塩化ビニル製のローコストなホック留めチューブです。
 - 黒、グレーどちらの面でも使えるリバーシブルタイプ
 - 長尺(巻き)で量産での使用に有効
 - ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
 - ホック留めの間から事由に電線の取り出し・分岐が可能
- ※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。 ■詳細写真(黒面・グレー面拡大)

仕様

材質	シート部	難燃性塩化ビニル UL94V-0
	ホック部	POM
厚み		0.35mm
使用温度範囲		-15~+85℃
色(シート・外周)		黒、グレー



Order 注文例

型番	-	全長
SZTHBG70	-	50



1巻単位

(mm)

タイプ	型番	内径φ(mm)	全長(m)	製品幅(±5)	ホック間ピッチ		シート端~ホック長さ	重量(g/m)	¥通常単価 1~4巻
					長手方向	幅方向(±4)			
SZTHBG		20	50	82	53(±7)	62	10(±2)	48.0	7,850
		30		115		95		62.0	9,300
		40		145		105		72.2	9,900
		50		177		157		90.0	11,800
		60		210		210		112.0	14,800
		70		240		220		122.0	14,800

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。