

ミスミ



ワイヤー電極線(エコノミータイプ)

お買得

●銅：亜鉛=60：40 タイプ

GMWT (ノンパラフィンタイプ)

5kg巻

20kg巻



■材質：
ワイヤー線：黄銅
(Cu：Zn=60：40)
■製造国：中国
■線径公差： 0
-0.002

1巻単位

1ケース単位 4巻入

| 型番 | 線径 | 巻質量 (kg) | パラフィンなし：N | 1ケース入数 | 総質量 (kg) | ポビンの色 | 引張強さ (MPa) | ¥ケース単価 (1kg当り単価) |
|------|------|----------|-----------|--------|----------|-------|------------|------------------|
| GMWT | 0.2 | 5 | N | 4 | 20 | グレー | 950~1100 | 21,400 (1,070) |
| | | 20 | | 1 | | | | |
| | 0.25 | 5 | | 4 | | | | |
| | | 20 | | 1 | | | | |
| | 0.3 | 5 | | 4 | | | | |
| | | 20 | | 1 | | | | |

上記価格は、2015年1月31日ご注文分までに適用される価格です。

①5kg巻はポビン単位での販売は行っておりません。ケース単位での販売となります。

②パラフィンとは、ワイヤー線の表面に塗付される潤滑剤です。パラフィン有無の選定にあたっては、ワイヤー放電機の取扱説明書等でご確認ください。パラフィン付ワイヤーを推奨している機種の場合は、MBWS (P.846)・MBWB (P.847) をご使用ください。

●価格の見直しについて

①原材料の市場価格変動状況に従い、価格の見直しを実施いたします。見直し実施日は毎月最初のミスミ営業日です。見直し実施日当日の受注分から、見直し後の価格を適用いたします。最新の価格情報については、下記ミスミホームページにてご確認ください。

URL : http://jp.misumi-ec.com/vona2/fs_processing/T040000000/T040100000/

●使用済みポビンについて

①本商品 (GMWT) は、使用済みポビン回収サービスの対象外となります。使用済みポビンにつきましては、お客様にて処分くださいますよう、お願い申し上げます。




Order 注文例

GMWT 0.2 - 5 - N
型番 線径 巻質量(kg) パラフィンなし



Delivery 出荷日

在庫品

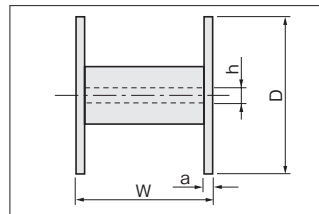

●ポビン寸法

| ポビンサイズ 巻質量 (kg) | つば径 D | 外幅 W | つば厚 a | 軸穴径 h |
|--------------------|----------|---------|----------|----------|
| 5 | 160 | 115 | 12.5 | 20 |
| 20 | 250 | 140 | 15 | 32 |

EBが特長!

- お客様のコストダウンを強力にサポートするエコノミータイプのワイヤー電極線です。
- 亜鉛含有量40%で、加工速度UPに貢献いたします。